


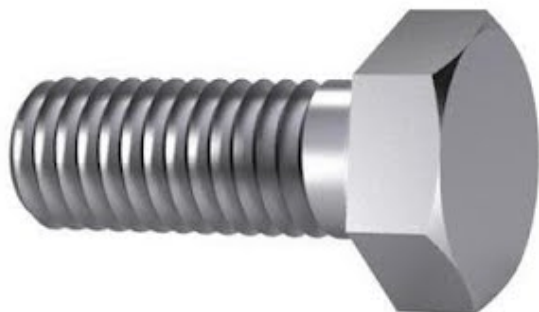

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X50

Artikelnummer	01210.240.050
Merk	-
UBB	950351081662
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031921
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	50 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	50
P	3
s	36

Technische tekening

