


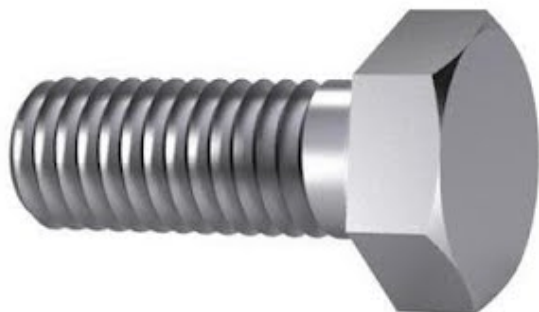

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X120

Artikelnummer	01210.240.120
Merk	-
UBB	950351082405
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032027
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	120 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	120
P	3
s	36

Technische tekening

