


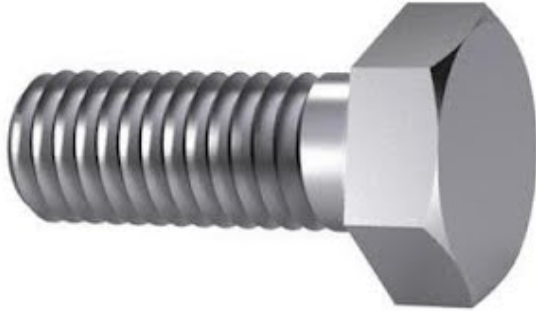

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M24X130

Artikelnummer	01210.240.130
Merk	-
UBB	500621732451
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503853
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	130 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	130
P	3
s	36

Technische tekening

