


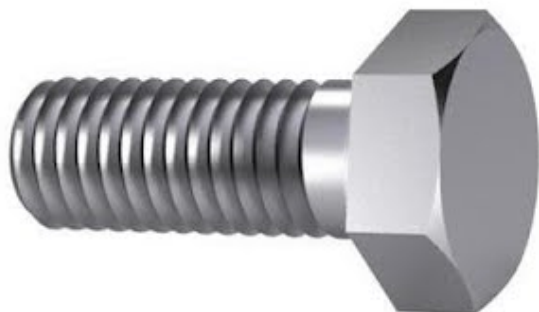

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M30X80

Artikelnummer	01210.300.080
Merk	-
UBB	950351084146
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032287
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	80
P	3.5
s	46

Technische tekening

