


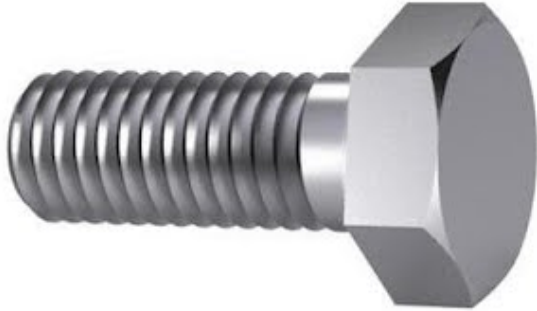

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M33X80

Artikelnummer	01210.330.080
Merk	-
UBB	950351084971
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032386
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M33
k	21
L (mm)	80
P	3.5
s	50

Technische tekening

