


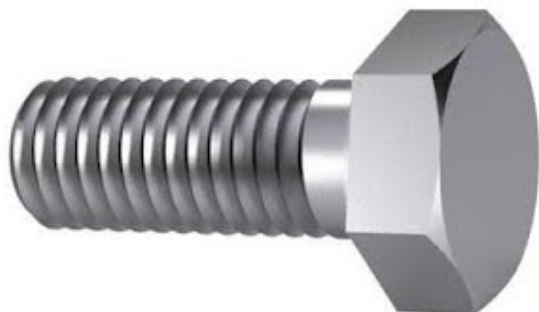

Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M36X160

Artikelnummer	01210.360.160
Merk	-
UBB	950351085705
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032485
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	160
P	4
s	55

Technische tekening

