


## Boutset voor constructie EN 15048 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M12X260

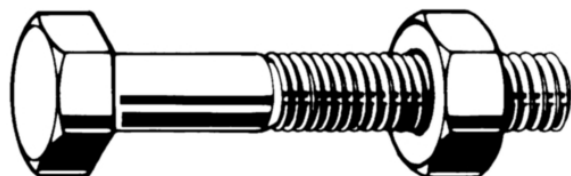

Artikelnummer	01222.120.260
Merk	-
UBB	500613344919
UNSPSC	31161620
EAN	8715494441438
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M12
Lengte (L) (mm)	260

### Standaarden

EN	15048
ISO	4014/4032

Remarks	Alleen volle verpakkingen toegestaan. Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen. Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met
---------	---

'gewone' bouten  
 ISO 4014/4017  
 (voorheen DIN  
 931/933) en moeren  
 ISO 4032 (DIN  
 934), zijn bouten en  
 moeren volgens EN  
 15048 aanvullend  
 gekenmerkt met  
 'S' (Structural  
 Bolting), en is  
 de verpakking  
 ervan voorzien  
 van het CE-merk.  
 De fabrikant moet  
 CE-gecertificeerd  
 zijn voor de  
 productie van  
 bevestigingsartikelen  
 volgens EN 15048.  
 Bouten en moeren  
 zijn samen verpakt in  
 een gesloten doos.

Klasse	8.8/8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	18

### Technische specificatie

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

### Technische tekening

