

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X55

Artikelnummer	01226.080.055
Merk	-
UBB	500571900488
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282482
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.


Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	55

Technische tekening

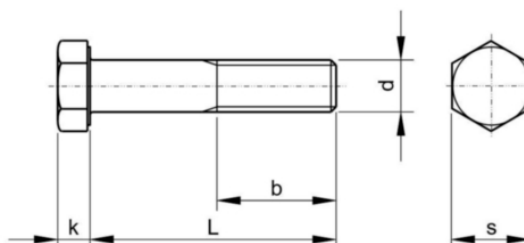

P 1.25

s 13
