

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X60

Artikelnummer	01226.080.060
Merk	-
UBB	500571900553
UNSPSC	31161620
EAN	8715494282499
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	60

Technische tekening

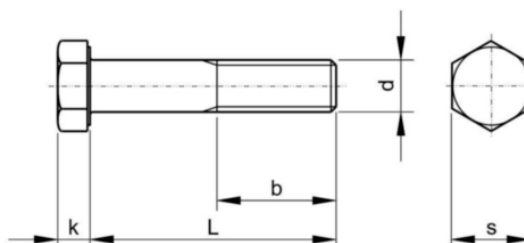

P 1.25

s 13
