

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M12X100

Artikelnummer 01226.120.100

Merk -

UBB 500571902799

UNSPSC 31161620

EAN 8715494282710

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	100 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 36
125mmL≤200mm


b (min.): L200mm 49

b (min.): L≤125mm 30

d-D M12

k 7.5

Technische tekening

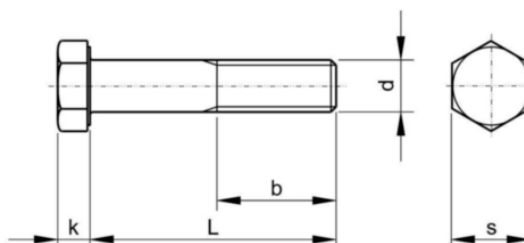

L (mm) 100

P 1.75

s 19