


Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X35/S=22

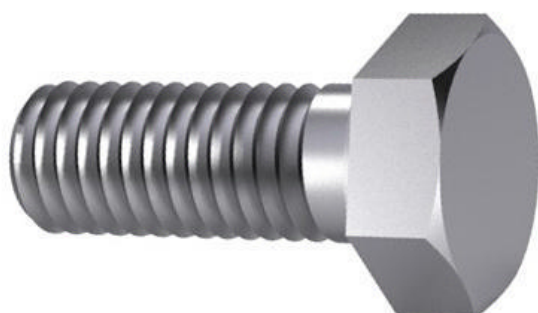

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 01230.140.035 |
| Merk | - |
| UBB | 950351179938 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492037206 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

Technische parameters

| | |
|----------------------|---|
| Diameter (d-D) | M14 |
| Lengte (L) (mm) | 35 |
| Klasse | 8.8 |
| Aandraaivoorziening | Buitenzeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Sleutelwijdte | 22 |

Standaarden

| | |
|------|------------|
| NF | E25-114 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |

Technische specificatie

| | |
|---|-----|
| k | 8.8 |
| P | 2 |
| s | 22 |

Technische tekening

