


Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X40/S=22

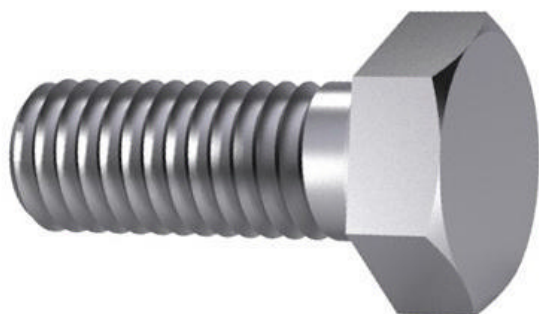

Artikelnummer	01230.140.040
Merk	-
UBB	950351905522
UNSPSC	31161620
EAN	8715492037213
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M14
Lengte (L) (mm)	40
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	22

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

k	8.8
P	2
s	22

Technische tekening

