


Boutset voor constructie, voldraad EN 15048 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M12X20

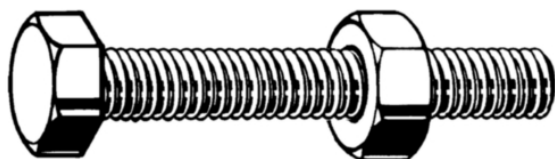

Artikelnummer	01232.120.020
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500613354728
-----	--------------

UNSPSC	31161620
--------	----------

EAN	8715494422512
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
----------	-----

Lengte	20 mm
--------	-------

Klasse	8.8/8
--------	-------

Aandraaivoorziening	Zeskant
---------------------	---------

Kopsoort	Zeskantkop
----------	------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
----------------------	-------------------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	Alleen volle verpakkingen toegestaan. Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen. Meestal zullen dan bouwproducten volgens
------	---

Standaarden

ISO	4017/4032
-----	-----------

EN	15048
----	-------

geharmoniseerde Europese normen (nEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar.

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	20
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technische tekening

