


Boutset voor constructie, voldraad EN 15048 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M12X30

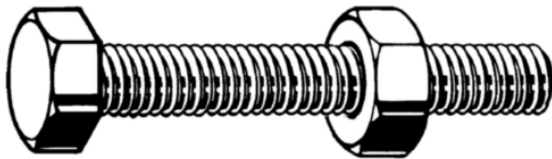

Artikelnummer	01232.120.030
Merk	-
UBB	500574455662
UNSPSC	31161620
EAN	8715494311175
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	30 mm
Klasse	8.8/8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017/4032
EN	15048

Info

Alleen volle verpakkingen toegestaan. Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen. Meestal zullen dan bouwproducten volgens

geharmoniseerde Europese normen (nEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar.

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technische tekening

