


Boutset voor constructie, voldraad EN 15048 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8/8 M30X70

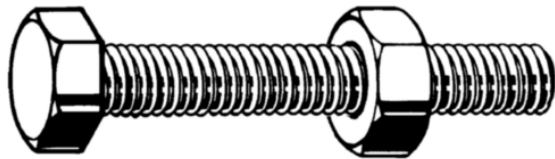

Artikelnummer	01232.300.070
Merk	-
UBB	500613358786
UNSPSC	31161620
EAN	8715494422918
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	70 mm
Klasse	8.8/8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4017/4032
EN	15048

Info

Alleen volle verpakkingen toegestaan. Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen. Meestal zullen dan bouwproducten volgens

geharmoniseerde Europese normen (nEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar.

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	70
m (max.)	25.6
P	3.5
s	46

Technische tekening

