


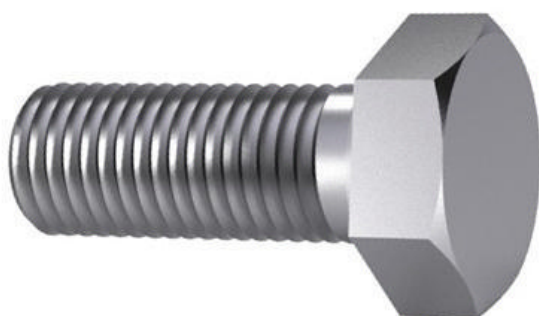

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X1,00X30

Artikelnummer 01250.080.030

Merk -

UBB 951351592914

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039859

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NEN	1568
ISO	8676
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
P	1
s	13

Technische tekening

