


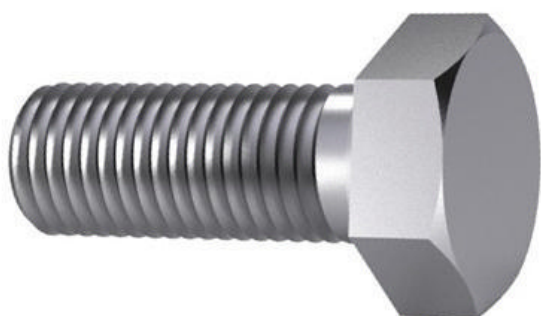

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X1,00X40

Artikelnummer 01250.080.040

Merk -

UBB 951351593177

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039873

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
ISO	8676
DIN	961
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1
s	13

Technische tekening

