


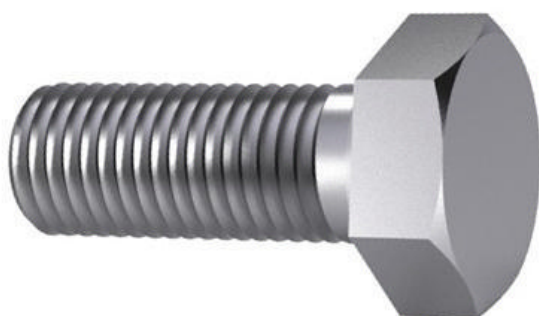

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,25X30/S=17

Artikelnummer 01250.100.030

Merk -

UBB 951351593417

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039934

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
ISO	8676
NF	E25-151
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.25
s	17

Technische tekening

