


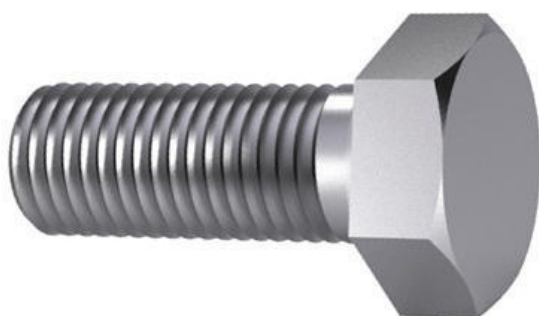

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,25X40/S=17

Artikelnummer 01250.100.040

Merk -

UBB 951351593664

UNSPSC 31161620

EAN 8715492039972

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
DIN	961
NEN	1568
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.25
S	17

Technische tekening

