


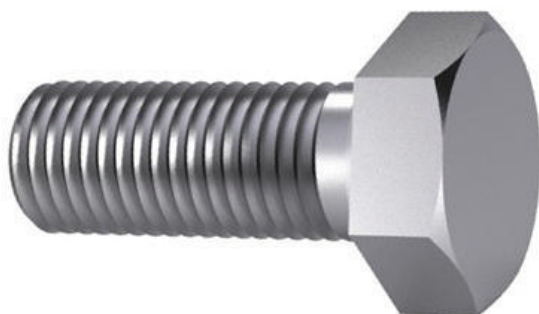

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X40/S=19

Artikelnummer 01250.120.040

Merk -

UBB 951351603497

UNSPSC 31161620

EAN 8715492040053

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8676
NEN	1568
DIN	961
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.5
s	19

Technische tekening

