


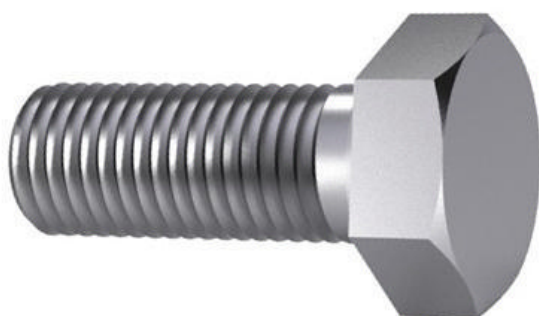

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X20/S=22

Artikelnummer 01250.140.020

Merk -

UBB 952351013836

UNSPSC 31161620

EAN 8715492040091

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	20 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
DIN	961
NEN	1568
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	20
P	1.5
s	22

Technische tekening

