


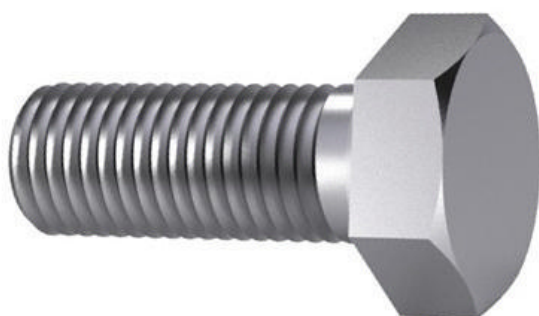

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X35

Artikelnummer 01250.160.035

Merk -

UBB 951351596899

UNSPSC 31161620

EAN 8715492040206

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	35 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8676
NF	E25-151
NEN	1568
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	35
P	1.5
s	24

Technische tekening

