


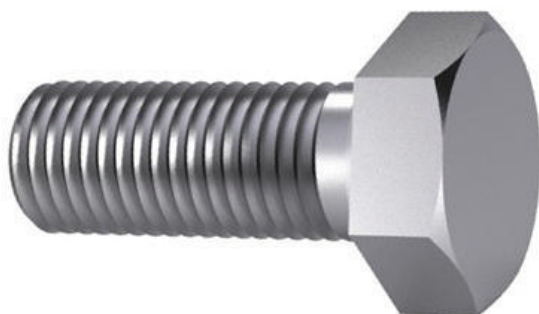

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X60

Artikelnummer	01250.160.060
Merk	-
UBB	952351014339
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040244
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
NEN	1568
ISO	8676
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	60
P	1.5
s	24

Technische tekening

