


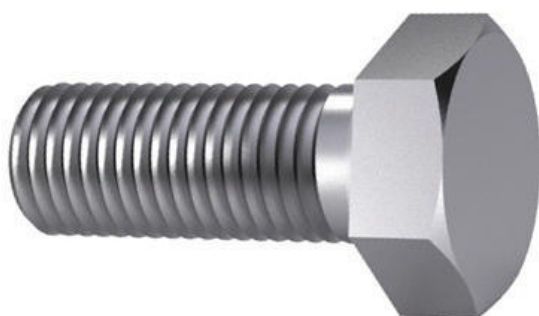

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,00X25/S=17

Artikelnummer 01251.100.025

Merk -

UBB 951351604552

UNSPSC 31161620

EAN 8715492040299

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	25 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-151
ISO	8676
DIN	961

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	25
P	1
s	17

Technische tekening

