


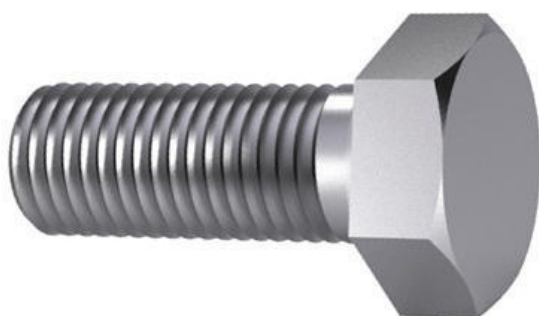

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X30/S=19

Artikelnummer 01251.120.030

Merk -

UBB 951351594654

UNSPSC 31161620

EAN 8715492040343

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
NEN	1568
ISO	8676
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.25
s	19

Technische tekening

