


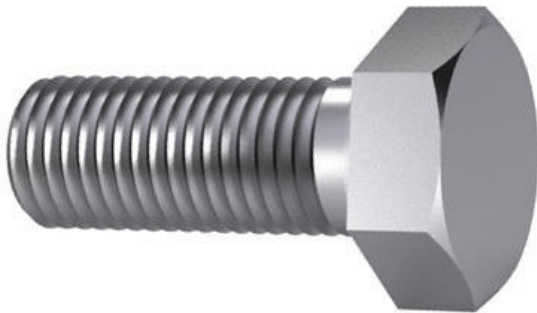

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X40/S=19

Artikelnummer	01251.120.040
Merk	-
UBB	951351594811
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040367
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	40 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
DIN	961
NEN	1568
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	40
P	1.25
s	19

Technische tekening

