


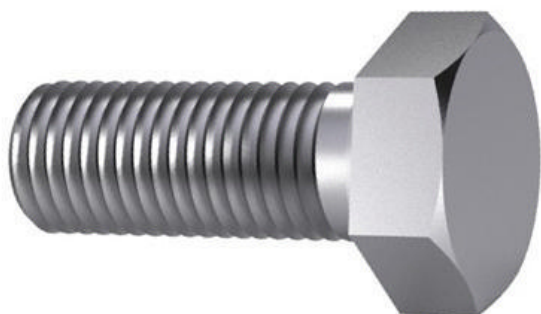

Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X1,50X60

Artikelnummer	01251.200.060
Merk	-
UBB	951351595982
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040503
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	961
ISO	8676
NF	E25-151
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	60
P	1.5
s	30

Technische tekening

