


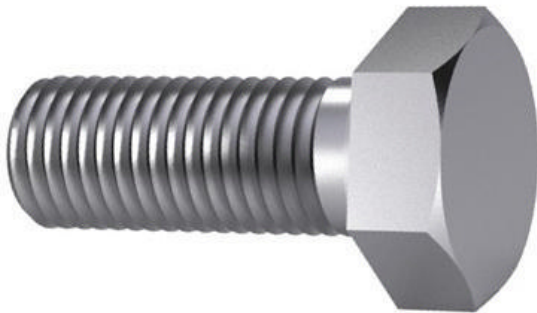

Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X1,50X80

Artikelnummer	01251.200.080
Merk	-
UBB	952351014826
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040527
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Standaarden

NF	E25-151
NEN	1568
DIN	961
ISO	8676

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	80
P	1.5
s	30

Technische tekening

