


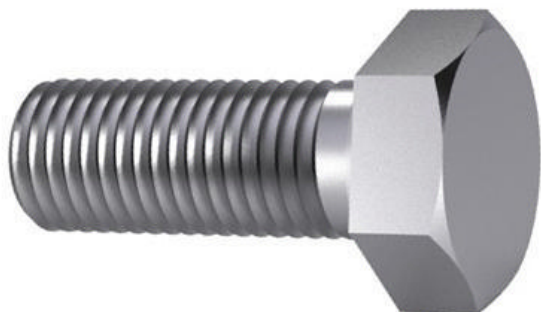

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X1,25X30/S=17

Artikelnummer	01270.100.030
Merk	-
UBB	955351430512
UNSPSC	31161620
EAN	8715493860315
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.25
s	17

Technische tekening

