


Zeskantbout overmaats ISO 4014 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M36X200

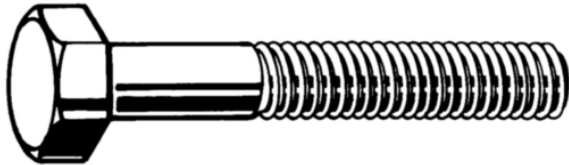

Artikelnummer	01420.360.200
Merk	-
UBB	500621741106
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504720
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).overmaats

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

FABORY

