

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M8X35

Artikelnummer 04100.080.035

Merk -

UBB 950351324146

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114198

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35

Technische tekening

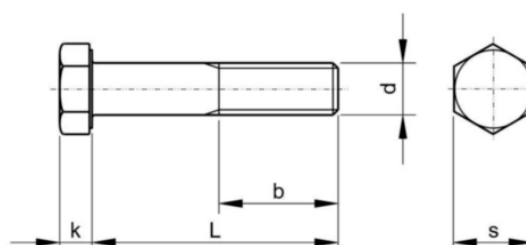

P 1.25

s 13
