

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M8X90

Artikelnummer	04100.080.090
Merk	-
UBB	952351914348
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114273
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	90 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	90

Technische tekening

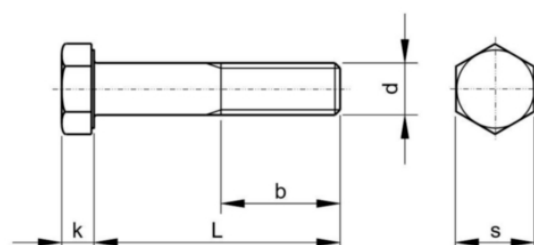

P 1.25

s 13
