

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M8X100

Artikelnummer	04100.080.100
Merk	-
UBB	952351914421
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114280
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	100 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	100

Technische tekening

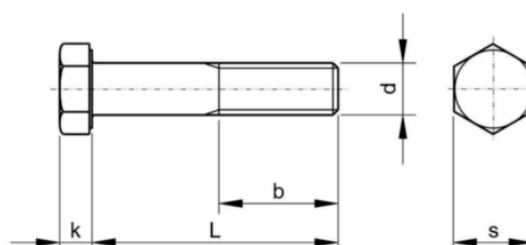

P 1.25

s 13
