

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M10X50

Artikelnummer 04100.100.050

Merk -

UBB 950351324971

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114334

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L \geq 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening

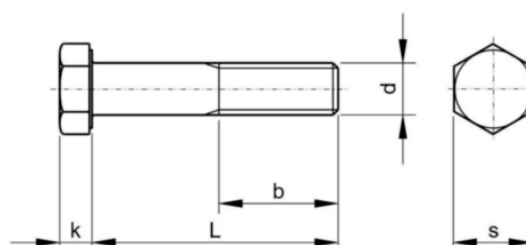

L (mm)	50
P	1.5
s	17