

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M10X60

Artikelnummer	04100.100.060
Merk	-
UBB	950351325051
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114358
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening

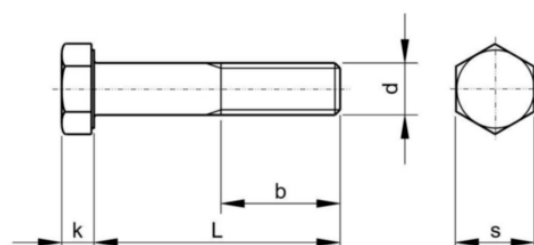

L (mm)	60
P	1.5
s	17