

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M10X75

Artikelnummer 04100.100.075

Merk -

UBB 954351198880

UNSPSC 31161620

EAN 8715492114389

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	75 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10
k	6.4

Technische tekening

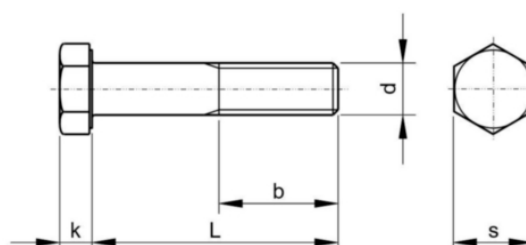

L (mm)	75
P	1.5
s	17