

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M16X250

Artikelnummer	04100.160.250
Merk	-
UBB	952351924164
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115140
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	250 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	44
b (min.): $L \geq 200$ mm	57
b (min.): $L \leq 125$ mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening

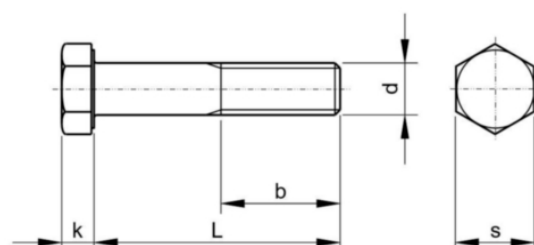

L (mm) 250

P 2

s 24