

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M18X110

Artikelnummer 04100.180.110

Merk -

UBB 953351006812

UNSPSC 31161620

EAN 8715492115218

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	110 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	48
b (min.): $L \geq 200$ mm	61
b (min.): $L \leq 125$ mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening

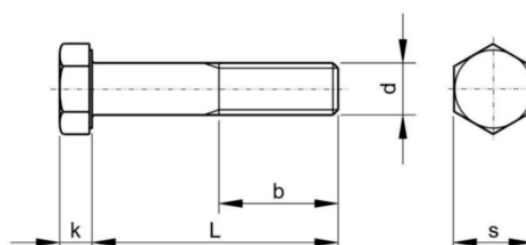

L (mm) 110

P 2.5

s 27