

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X200

Artikelnummer 04100.200.200

Merk -

UBB 950351328774

UNSPSC 31161620

EAN 8715492115454

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	200 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

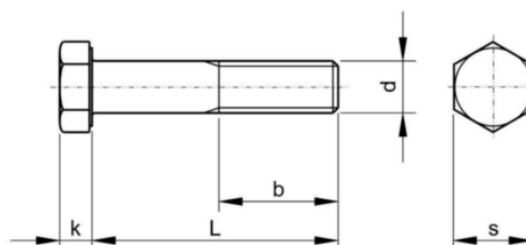

L (mm) 200

P 2.5

s 30