

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X220

Artikelnummer	04100.200.220
Merk	-
UBB	954351347701
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115461
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	220 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

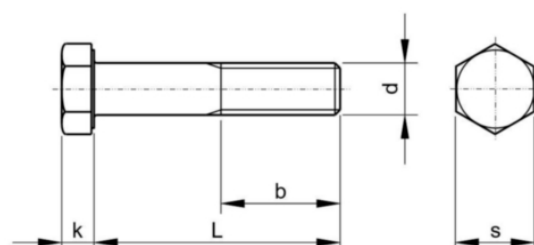

L (mm) 220

P 2.5

s 30