

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M20X260

Artikelnummer 04100.200.260

Merk -

UBB 952351686300

UNSPSC 31161620

EAN 8715492115485

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	260 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L \geq 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening

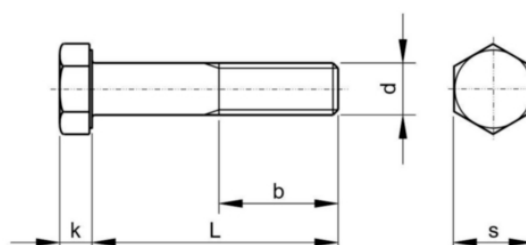

L (mm) 260

P 2.5

s 30