

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M22X75

Artikelnummer	04100.220.075
Merk	-
UBB	955351357921
UNSPSC	31161620
EAN	8715493783751
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	75 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L \geq 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22
k	14

Technische tekening

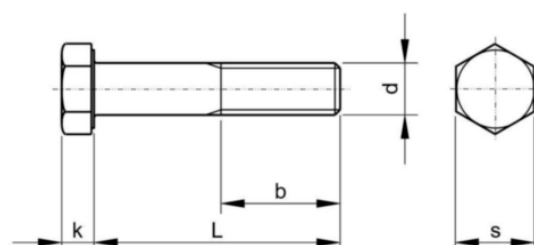

L (mm)	75
P	2.5
s	32