

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M22X100



Artikelnummer	04100.220.100
Merk	-
UBB	953351007562
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115522
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M22
Lengte (L) (mm)	100
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Sleutelwijdte	32

Info	<p>Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.</p>
------	--


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	56
b (min.): $L > 200\text{mm}$	69
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	50
k	14

Technische tekening

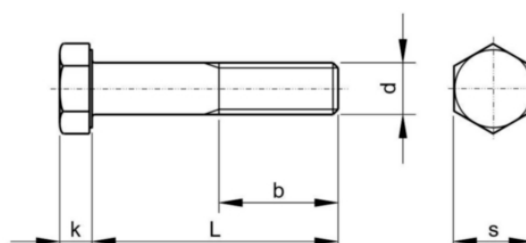

P

2.50

S

FABORY

OF COURSE.

32

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS