

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M22X120

Artikelnummer	04100.220.120
Merk	-
UBB	952351138427
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115539
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	120 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	56
b (min.): $L \geq 200$ mm	69
b (min.): $L \leq 125$ mm	50
d-D	M22
k	14

Technische tekening

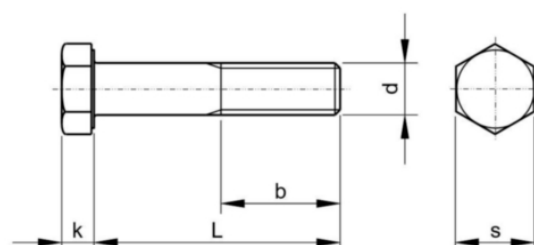

L (mm) 120

P 2.5

s 32