

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M27X130

Artikelnummer	04100.270.130
Merk	-
UBB	950351958331
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115911
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	130 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L > 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening

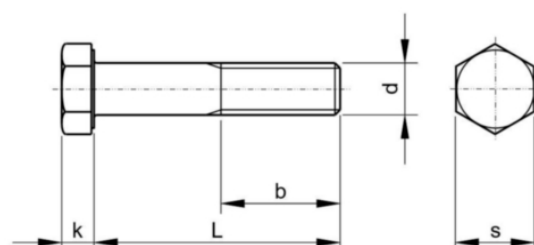

L (mm) 130

P 3

s 41