

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M27X140

Artikelnummer	04100.270.140
Merk	-
UBB	950351958414
UNSPSC	31161620
EAN	8715492115928
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	140 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	66
b (min.): $L \geq 200$ mm	79
b (min.): $L \leq 125$ mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening

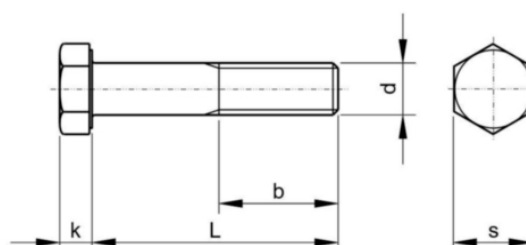

L (mm) 140

P 3

s 41