

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M30X130

Artikelnummer	04100.300.130
Merk	-
UBB	950351959321
UNSPSC	31161620
EAN	8715492116055
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	130 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

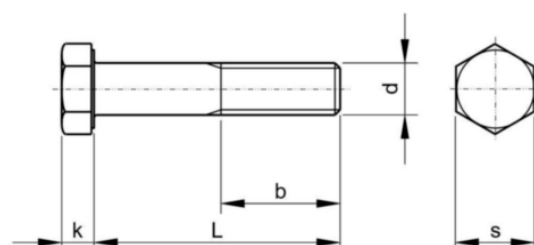

L (mm) 130

P 3.5

s 46