

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M30X170

Artikelnummer 04100.300.170

Merk -

UBB 952351138757

UNSPSC 31161620

EAN 8715492116093

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	170 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

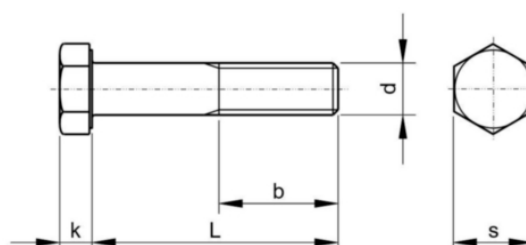

L (mm) 170

P 3.5

s 46