

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M30X220

Artikelnummer	04100.300.220
Merk	-
UBB	952351304730
UNSPSC	31161620
EAN	8715492116147
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	220 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening

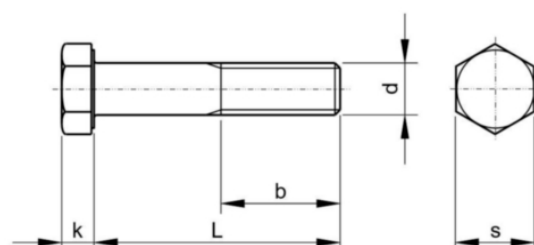

L (mm) 220

P 3.5

s 46