

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M33X130

Artikelnummer 04100.330.130

Merk -

UBB 950351960394

UNSPSC 31161620

EAN 8715492116222

PKG. van 5 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	130 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	78
b (min.): $L > 200$ mm	91
b (min.): $L \leq 125$ mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening

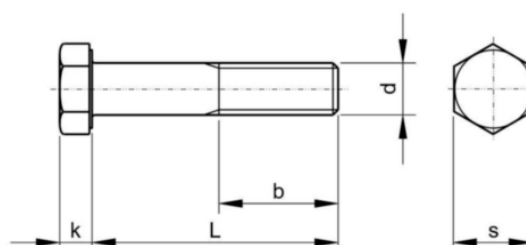

L (mm) 130

P 3.5

s 50